


品番：EA715B-2A

品名：25kg(50g) デジタル吊りはかり

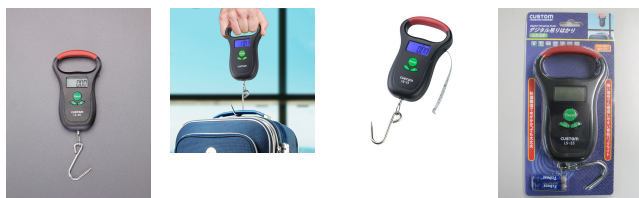

販売価格	6,810円(税抜) / 7,491円(税込)		
カタログ価格	6,810円(税抜) / 7,491円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/06 00:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0758ページ		



#### 仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	LS-25
秤量	25kg	最小目盛	0.05kg(50g)
分解能	0.01kg	精度	±(1.5%rdg+2dgt)
温度表示	0~+60℃(参考値)	温度表示分解能	1℃
使用温湿度	0~+40℃、90%RH以下 (但し結露の無いこと)	サイズ	90(W)×30(D)×147(H)mm (吊り下げフック部金具を除く)
重量	約166g(電池含まず)	電源	単4形乾電池×2個(付属)
防水保護等級	IPX4	校正	可
機能	<ul style="list-style-type: none"><li>●巻尺(目盛100cm/約80cmまで引き出し可)</li><li>●温度計機能(センサー:本体内部)</li><li>●風袋機能(計量容器の重さを差し引いて測りたい物の重さだけを測定できます。)</li><li>●データホールド機能(解除可能)</li><li>●オートパワーオフ機能(約1分 解除可能/オンオフ切替可能)</li></ul>	付属品	<ul style="list-style-type: none"><li>●取扱説明書</li><li>●単4型乾電池×2本(テスト用)</li></ul>

取引証明以外用

本体裏面にフック固定用マグネットを内蔵

メジャー内蔵でサイズも測れます。(最大80cm)

見やすいブルーバックライト付き大型液晶搭載

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.