


品番 : EA715BD-3

品名 : 0.125-5.0N テンションゲージ

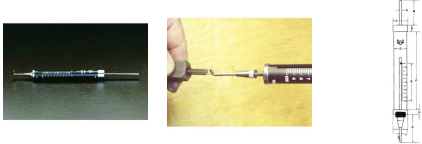

販売価格	17,600円(税抜)／ 19,360円(税込)		
カタログ価格	17,600円(税抜)／19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/06/24 05:39現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0770ページ		



仕様

最小表示	0.125N	最大秤量	5N
全長	237～502mm	誤差	0.35N(水平時)
引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。			
押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。			
水平状態にして使用する場合は寸法表によって酸い平時の誤差を実際測定値に加算してください。また、逆垂直使用時には水平時誤差の2倍になります。(精度:±1目盛)			