
品番: EA715CA-16

品名: 220g(0.001g) 電子天秤

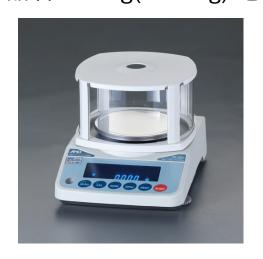

販売価格	<b>64,000円</b> (税抜)/ 70,400円(税込)				
カタログ価 格	64,000円(税抜)/70,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/27 02:55現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0771ページ				















## 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	FX-200i
秤量	220g	最小目盛	0.001g
機能	個数計測、動物計量、パーセント表示、 統計演算など	電源	ACアダプタ(AC100V)
載皿サイズ	φ130mm	サイズ	193(W)×262.5(D)×84.5(H)mm
材質	計量皿:SUS304	重量	約2.5kg
個数モード	最小単位質量:0.001g サンプル数:5·10·25·50または100 個	パーセントモード	最小100%質量:0.100g パーセント最小表示:0.01%・0.1% ・1%(100%質量により自動切替)
最大表示	220.84g	再現性(標準偏差)	0.001.G
直線性	±0.002g	安定所要時間	約1秒
感度ドリフト	±2ppm/℃	内蔵分銅	なし
時計機能	なし	表示書換周期	5回/秒、10回/秒または20回/秒
使用温湿度範囲	5℃~40℃、85%RH以下(結露しない こと)	表示モード	g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセン ト)、ct(カラット)、mom(もんめ)
カラット	ひょう量:1100ct 最小表示:0.005ct	もんめ	ひょう量:58mom 最小表示:0.0005mom

使用可能な外部校正分 銅	200g 100g 50g	通信機能	RS-232C
付属品	ACアダプタ、小型風防(EA715CA-16 のみ)、保護カバー	表示	7セグメントLCD(文字高:13.5mm)

RS232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売)

充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。 (初回、交換時はメーカーでの別途取付が必要)

小型風防が付いています。

ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用

コンパクトで扱いやすいB5サイズ

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能

計量値をUSB経由でパソコンに送信可能

g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード

GLP·GMP·GCP·ISO対応出力

コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB<本体正面1mでの測定>)

つり下げ計量が可能となる床下ひょう量金具付

防塵·防滴(IP65)

粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適

計量値の平均値をホールドすることができ、動物も正しく量ることができます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.