


品番：EA715CG-32

品名：2000g(0.2g) カウントはかり

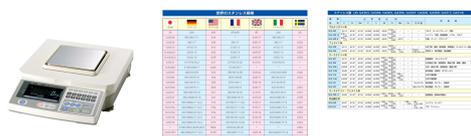

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 115,000円(税抜) / 126,500円(税込) | | |
| カタログ価格 | 115,000円(税抜) / 126,500円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/30 14:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0760ページ | | |



高い内部分解能と広い係数範囲

仕様

| | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | FC-2000Si |
| 秤量 | 2000g | 最小目盛 | 0.2g |
| 電源 | ACアダプタ(付属)、またはNi-MHバッテリーパック(オプション) | 載皿サイズ | 165×165mm |
| 重量 | 約8.1kg | 材質 | 計量皿:SUS316 |
| サイズ | 330(W)×462(D)×106(H)mm | バッテリー連続使用時間 | 約10時間(本体のみ、オプションなし) |
| 再現性(標準偏差) | 0.2g | 直線性 | ±0.2g |
| 表示 | 7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 | 動作温湿度範囲 | 5~40°C、85%RH以下(結露しないこと) |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 | 校正分銅 | 2000g±0.05g |
| サンプル数 | 10個(5,25,50,100個、または任意設定) | 登録可能最小単重 | 標準モード:0.01g 微小モード:0.0005g |
| 感度ドリフト | 0.001%/°C(5°C~35°C) typ. | 通信機能 | RS-232C標準、オプションにより+1Chまたは+2Ch可能 |

ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

500品目メモリ(ID別に、単重・風袋・上下限值・総個数)

データ処理ソフトWinCT-UFCで、ID、品目、単重などを一括登録

ライトの点滅に従って、単重登録が完了

個数管理を高精度に実行

コンパレータ表示・ブザー付き、音量約53dB(本体正面1mでの測定)

アルミダイキャストフレーム:堅牢な本体構造が、高い精度と製品の長期安定性を保証します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.