 



品番 : EA715DC-30

品名 : 30kg( 5g) 台はかり



販売価格	39,300円(税抜)／43,230円(税込)		
カタログ価格	39,300円(税抜)／43,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/24 12:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0761ページ		

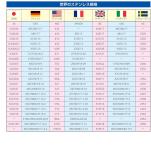

## 仕様

メーカー	エー・アンド・ディ	型番	FG-30KBM
秤量	30kg	最小目盛	5g
載皿サイズ	300(W)×380(D)mm	サイズ	380(W)×464(D)×118(H)mm
重量	9.7kg	電源	単2電池×4本(別売)、又はACアダプタ(付属)が使用可能
計量皿材質	SUS430	電池寿命	約150時間(アルカリ電池使用時)
個数モード	サンプル数:5個(10個、20個、50個、100個切替可能) サンプル登録制限:25g以上 最大計数値:120,000個	再現性(標準偏差)	0.005kg
直線性	±0.01kg	スパンドリフト	±20ppm/℃(5℃～35℃)
表示	7セグメント液晶表示(文字高26mm)	表示モード	kg(キログラム)、pcs(個数)
動作温度・湿度範囲	-10℃～40℃、85% R.H. 以下(結露しないこと)	表示書換回数	約10回/秒
校正分銅(初期設定値)	30kg		
計量物を載せたら約1秒で測定完了			
表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度			

ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)

kgと個数、2つの表示が切換え可能

「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き

SUS430のステンレス製計量皿を使用

電源を入れて計量物を載せるだけでOK、操作簡単です。

分解能は1/6000で、精度の高い計量が可能

見やすい大きな液晶表示

面倒な計数も正確で簡単

※最小目盛は5gですが、表示は「0.005kg」です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.