


品番：EA715DE-30

品名：30kg(5g) 防塵・防水台はかり

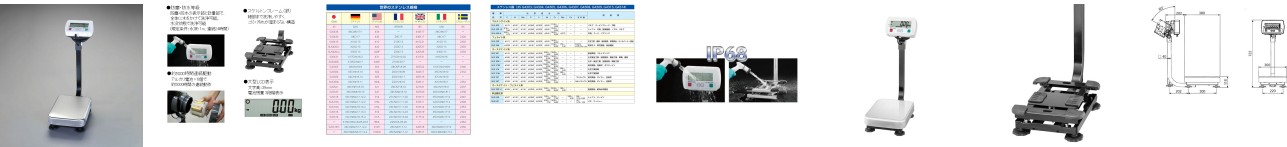

販売価格	64,200円(税抜)／ 70,620円(税込)		
カタログ価格	64,200円(税抜)／70,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/23 19:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0761ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	SE-30KAM
※注意※	【一部お客様組立品】	秤量	30kg
最小目盛	0.005kg(5g)/0.01kg(10g) ※内部設定にて切替可能	最大計数値	60000個
防塵・防水	IP68	機能	コンパレーター、個数計
電源	単1電池×6本(別売)	載皿サイズ	300(W)×380(D)mm
サイズ	本体:300(W)×582(D)×722(H) mm、 表示部:250(W)×195(D)×223(H) mm	重量	約12kg
電池寿命	約5000時間(アルカリ電池使用時)	材質	計量皿:SUS430 計量台:鉄
サンプル数	5個(10個、20個、50個、100個 切替可能)	最小単重	0.5g
再現性(標準偏差)	5g	直線性	±10g
スパンドリフト	±20ppm/℃(5～35℃)	表示	重量表示:7セグメントLCD表示(文字高:39mm)

表示書換回数	約10回/秒	使用温湿度	－10～40℃、85%RH以下(結露なきこと)
表示モード	kg、pcs	校正質量	30kg
ケーブル長	1.5m		
全体に水をかけて洗浄ができます。			
細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造です。			
約5000時間の連続動作が可能です。			
水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)			
「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示で仕分けに便利			
kg・個数(pcs)モード			
ステンレス製計量皿は水で丸洗いが可能なので衛生的			
オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)			
表示部の角度を上方向に調整可(最大角度60度)			
電池残量3段階表示			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.