 



品番 : EA715DF-150

品名 : 150kg( 20g) 台はかり



販売価格	48,000円(税抜)／ 52,800円(税込)		
カタログ価格	48,000円(税抜)／ 52,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/24 14:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0761ページ		

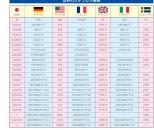

こちらの商品はお客様組み立て品です。

## 仕様

メーカー	エー・アンド・ディ	型番	FG-150KAL
※注意※	【一部お客様組立品】	秤量	150kg
最小目盛	20g	載皿サイズ	390(W)×530(D)mm
サイズ	390(W)×774(D)×781(H)mm	重量	16.4kg
電源	単2電池×4本(別売)、又はACアダプタ(付属)が使用可能	計量皿材質	SUS430
電池寿命	約150時間(アルカリ電池使用時)	個数モード	サンプル数:5個(10個、20個、50個、100個切替可能) サンプル登録制限:125g以上 最大計数値:120,000個
再現性(標準偏差)	20g	直線性	±0.05kg
スパンドリフト	±20ppm/°C (5°C～35°C)	表示	7セグメント液晶表示(文字高26mm)
表示モード	kg(キログラム)、pcs(個数)	動作温度・湿度範囲	-10°C～40°C、85% R.H. 以下(結露しないこと)
表示書換回数	約10回/秒	校正分銅(初期設定値)	150kg

計量物を載せたら約1秒で測定完了

表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度

ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)

kgと個数、2つの表示が切換え可能

「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き

SUS430のステンレス製計量皿を使用

※最小目盛は20gですが、表示は「0.02kg」です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.