 
 




品番 : EA716DK-2

品名 : 0-100 硬度計(ゴム用/置針型)

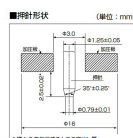

販売価格	46,900円(税抜) / 51,590円(税込)		
カタログ価格	46,900円(税抜) / 51,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 11:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0753ページ		

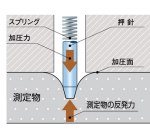

## 仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	DM-204A
針タイプ	置針型	測定範囲	0~100
サイズ	56(W)×27(D)×113(H)mm	重量	185g
最小目盛	1	精度	±1目盛
ダイヤル径	51mm	試験荷重値	550~8,050mN
押針高さ	2.5mm	押針形状	35°円錐台形
準拠規格	JIS K 6253 ISO 7619 ASTM D 2240		

一般ゴム用(タイヤ、ゴムホースなど)

手押し測定専用

置針型: 指針は0へと戻りますが置針が最大値に残ります。押し込み直後に最大値が下がるような測定物や、直接指針が見えない場合でも押針で値が簡単に確認できます。

使いやすさを追求した機能的デザイン

見やすいオリジナル目盛

校正証明書発行可(別料金)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.