


品番：EA719AN-12

品名：300x400mm スクエアー・フランジ型

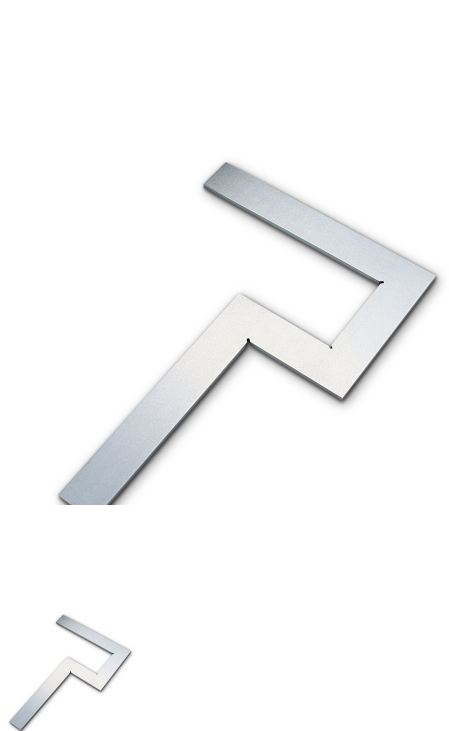

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 65,400円(税抜)／ 71,940円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 65,400円(税抜)／71,940円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/18 08:57現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |

仕様

|                              |                       |         |       |
|------------------------------|-----------------------|---------|-------|
| メーカー                         | 新潟精機                  | 型番      | FS-2  |
| サイズ(mm)                      | 400×300               | 直角度(mm) | 0.045 |
| 材質                           | 一般構造用圧延鋼              | 重量      | 750g  |
| 用途                           | 油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査に |         |       |
| フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。 |                       |         |       |

代替品

|  |      |            |
|--|------|------------|
|  | 品番   | EA719AN-11 |
|  | コメント | サイズ異なります。  |