

 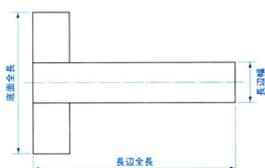


品番：EA719AP-2

品名：150x100mm T型スクエアー

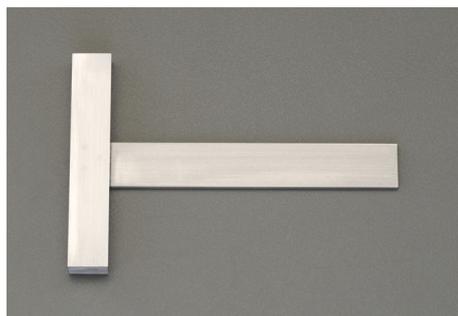

販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/07 07:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0735ページ		




仕様

メーカー	新潟精機	型番	TS-150
サイズ(mm)	150×100	直角度(mm)	±0.035
呼び寸法	150mm	長片全長	150mm
長片幅	24mm	長片厚	3mm
底面全長	100mm	底面幅	20mm
底面厚	12mm	重量	260g
材質	本体:機械構造用炭素鋼	用途	一般工作、ケガキ用

長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鉸止めされた台付スコヤです。

端面からの直角ケガキ作業に最適です。

代替品

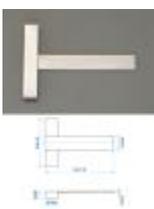	品番 EA719AP-3 コメント 200mm
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.