

 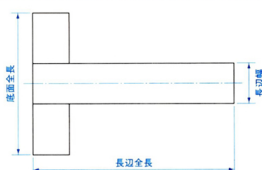


品番：EA719AP-5

品名：300x200mm T型スクエアー

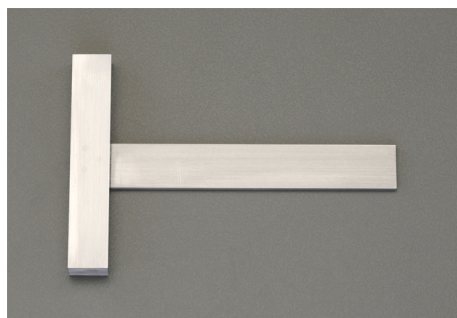

販売価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
カタログ価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/04 22:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0735ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	TS-300
サイズ(mm)	300×200	直角度(mm)	±0.05
呼び寸法	300mm	長片全長	300mm
長片幅	35mm	長片厚	4mm
底面全長	200mm	底面幅	30mm
底面厚	18mm	重量	1.2kg
材質	本体:機械構造用炭素鋼	用途	一般工作、ケガキ用

長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鉋止めされた台付スコヤです。

端面からの直角ケガキ作業に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.