



品番 : EA719DB-41

品名 : 82x 25x 39mm Vブロック(角度調整付)

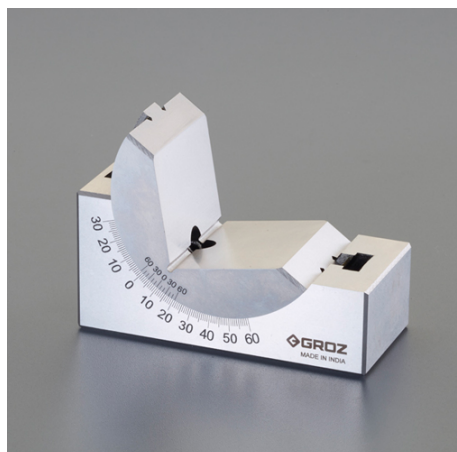

販売価格	18,700円(税抜) / 20,570円(税込)		
カタログ価格	18,700円(税抜) / 20,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/06/17 15:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0734ページ		

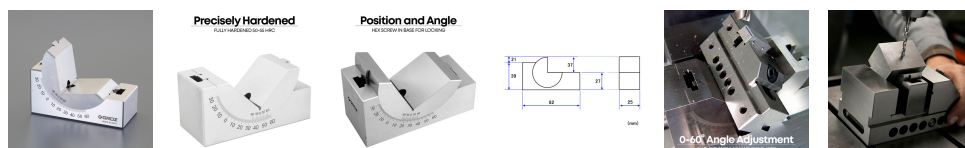

カタログ訂正 25/09/24 サイズ: (誤)75×25×34(H)mm (正)82×25×39(H)mm (No.56,57 1284)

#### 仕様

適応パイプ(mm)	φ4~40	サイズ	82(L)×25(W)×39(H)mm
可変角度	0~60°(目盛り付)	V溝角度	90°
材質	工具鋼	硬度	HRC50~55
直角度	0.01mm(10μm)	重量(kg)	0.45

角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.