
 
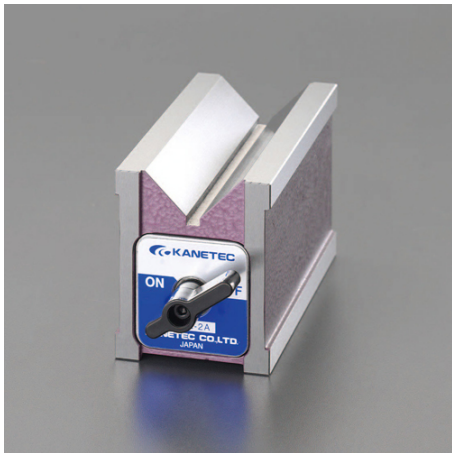


品番：EA719DG-12

品名：125x60x 73mm/450N V形マグネットホルダー



販売価格	43,900円(税抜) / 48,290円(税込)		
カタログ価格	43,900円(税抜) / 48,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 14:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0734ページ		

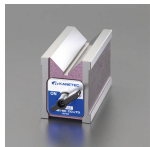

#### 仕様

メーカー	カネテック	型番	KVA-2A
適応パイプ径(φ mm)	8~50	吸着力	450N(45kgf)
重量(kg)	3.0	サイズ(mm)	60×125×73(H)
精度(平行度/平面度/直角度)	15/15/25 μm		

丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具に

放電加工での保持具。

三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具

切換レバー脱着式。(六角対辺は8mm)

上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。

ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。(ON-OFF切換えは1箇所となります)

防滴、耐油構造です。

2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は、各々の吸着力が低下しますので、ご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

