 

 


品番：EA719JA-12

品名：505x30x20mm 自由金(アルミ製)

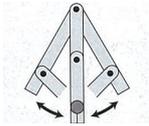

販売価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
カタログ価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/13 21:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0737ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	62661
サイズ(mm)	505×30×20	目盛(cm)	45
長さの許容差	±0.35mm	材質	本体:アルミ ねじ:ポリプロピレン樹脂
重量	380g	用途	・任意の角度のケガキや写し取りに。 ・角度や勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規に。 ・目盛付は長さの測定に。 ・勾配目盛付は屋根勾配の確認に。

1°ピッチ(20~120°)です。

★竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。

竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。

溶接の角度確認に便利です。

筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。

アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。

締めやすいネジを採用しました。

測った角度を記録できるように書き込み用テープを貼りました。ペン・鉛筆などで角度を記入して、作業効率アップにお役立てください。(鉛筆で書き込むと消しゴムできれいに消せます)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.