



品番：EA719K-16

品名：溶接ゲージ(ステンレス製/指かけ付)

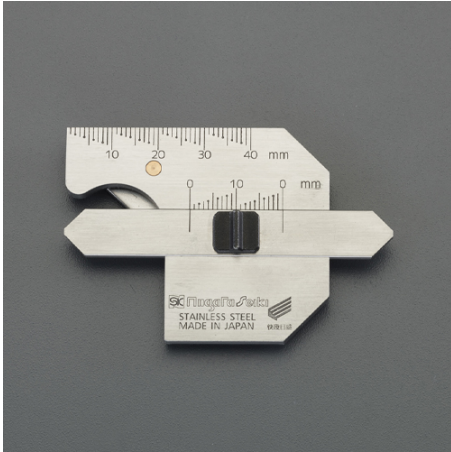

販売価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
カタログ価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/13 18:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

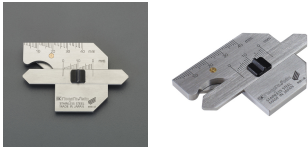

#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	WG-1FKD
用途	溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に	測定範囲(サイズ)	本体直尺目盛:40mm 余盛高さ:10mm すみ肉脚長:20mm すみ肉のど厚:10mm ルート間隔:0.5~3mm 丸棒径:10mm 開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取值:5°)
精度	長さ寸法の測定:±0.4mm 角度測定:±0.7°	サイズ	70.5(W)×46.8(H)mm
材質	ステンレス	重量	80g

溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に最適です。

指かけによって、竿をスムーズにスライドさせることができます。

軸を中心に回転しますので、測定用途に合わせて自在に動かせます。

指かけ付きで、手袋をしたまま快適に操作が可能です。

堅牢、軽便で携帯に便利です。

ビニールケース付き

合格書付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.