
 
 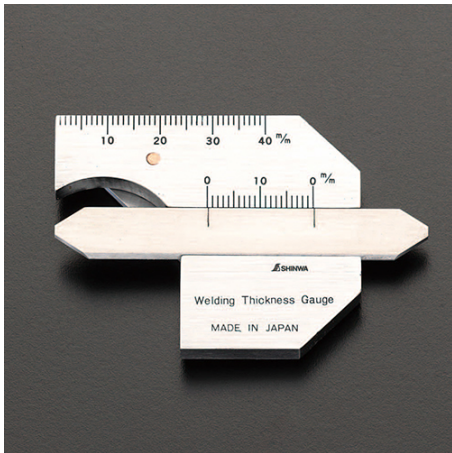


品番：EA719K-1A

品名：溶接ゲージ(ステンレス製)



販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/06 01:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0095ページ0753ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	58691
測定範囲	長さ:0~40mm 脚長・板厚測定:0~20mm ベベル角度測定:0~60°	精度	長さ:±0.2mm以内(20mm・40mm に対し) 角度:±1.5°以内
サイズ	70.5×46×7mm	重量	85g
材質	ステンレス	溶接ビードの測定	・すみ肉の大きさ(脚長)の測定 ・肉盛寸法(補強盛寸法)の測定 ・すみ肉のノド厚およびフクラミの測定
溶接前加工の測定	・ベベル開先角度の測定 ・ルート間隔(隙間)の測定 ・板厚・その他の測定 ・ルートフェースの測定	応用測定	・隙間・小穴径(4mm以下)の測定 ・丸棒径(20mm以下)の測定 ・段差・板厚(20mm以下)の測定 ・一般角度の測定 ・長さ(40mm以下)の測定
用途	建設・造船・橋梁などの鉄骨・組立作業に。		

溶接ビードの測定、角度測定、隙間測定、長さ測定

コンパクトで携帯に便利です。

簡単・迅速・正確に測定できます。

落下等の強い衝撃を与えないで下さい。

すみ肉の大きさ(脚長)・肉盛寸法(補強盛寸法)等、あらゆる溶接検査の測定に使用できます。

収納ケース付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.