


品番：EA719K-25

品名：溶接ゲージ(ステンレス製)

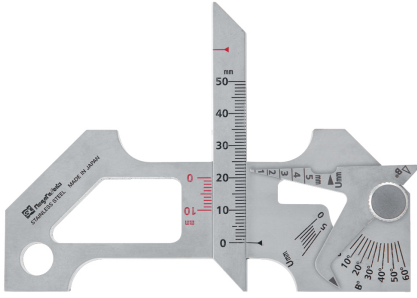

販売価格	22,000円(税抜) / 24,200円(税込)		
カタログ価格	22,000円(税抜) / 24,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 01:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0095ページ0752ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	WG-3
測定範囲(サイズ)	余盛高さ:10mm すみ肉脚長:50mm すみ肉のど厚:50mm アンダーカット深度:10mm ルート間隔:0.5~5mm 丸棒径:10mm 開先(ベベル)角度:0~60°(最小読 取值:5°)	精度	長さ寸法の測定:±0.4mm 角度測定:±0.7°
サイズ	125×7×90mm	材質	ステンレス
重量	198g	用途	溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び目違 い、隙間、アンダーカット、角度等の測 定に
付属品	●PCケース		

溶接ゲージの中で最高級品です。

ベースが厚く、安定した測定が可能になります。

深さ測定、デプスゲージとしても使用できます。

最大50mmの余盛寸法の測定が可能

アンダーカット測定ができます。

回転子を備え多種の測定が可能です。

シルバー仕上により写真撮り時の反射を低減します。

確認しやすい半透明プラスチックケース付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.