


品番：EA719K-31

品名：溶接ゲージ

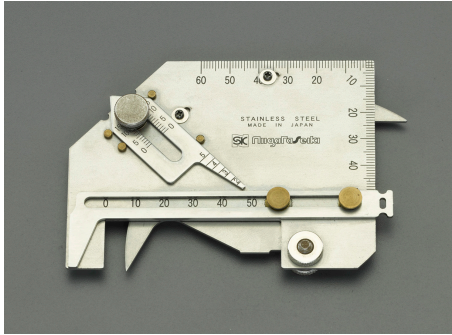

販売価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 21:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0752ページ		



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	WGU-8M
測定範囲(サイズ)	本体直尺目盛:50・60mm 余盛高さ:25mm すみ肉脚長:25mm すみ肉のど厚:15mm アンダーカット深度:25mm ルート間隔:2~5mm ビード幅:0~53mm 丸棒径:30mm 開先(ベベル)角度:0~70°(最小読 取值:5°)	精度	長さ寸法の測定: ±0.4mm(のど厚測定±0.7mm工場製 作精度) 角度測定:±2
サイズ	105×1.5×78mm	材質	ステンレス
重量	155g	用途	溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度 等の測定、圧接溶接の膨らみ測定に
付属品	●ビニールケース		

板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋などの圧接溶接の膨らみなどの測定機能を追加しています。

国土交通省告示による新規格に対応し、突き合わせ溶接の食い違い段差測定でビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広がっています。

ベベル角度の測定範囲が、0-70°まで測定可能です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.