


品番：EA719K-40A

品名：デジタル溶接ゲージ

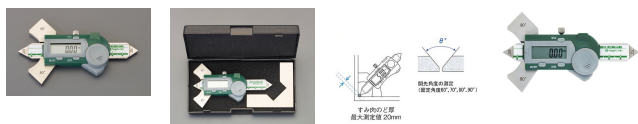

販売価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
カタログ価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/22 02:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0095ページ0752ページ		



## 仕様

メーカー	新潟精機	型番	GDCS-20WG
測定範囲(サイズ)	余盛高さ: 10mm すみ肉のど厚: 20mm 開先(ベベル)角度: 60°・70°・80° ・90°(器差±2°)	最小目盛	0.01mm
材質	ステンレス	器差	±0.03mm
サイズ	69×5.2×120mm	重量	130g
電源	CR2032×1	用途	溶接の余盛、すみ肉の大きさ測定に
付属品	●PCケース ●マスターゲージ ●CR2032(テスト用)	注意	器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

ホールド機能付

オートオフ機能付(約20分)

デジタル表示で読み取りやすい

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

別売のBluetoothBOXに対応しています。

測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.