


品番：EA719K-53

品名：溶接ルート間隔限界ゲージ(ステンレス製)

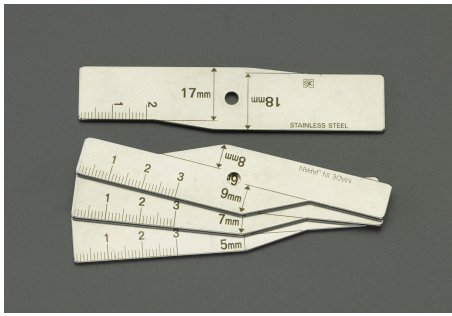

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,300円(税抜) / 13,530円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,300円(税抜) / 13,530円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/06 01:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0752ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|--|----|--|
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WRL1118 |
| 測定範囲(サイズ) | 本体直尺目盛:20mm 余盛高さ:2~9mm固定(1mmとび) すみ肉脚長:2~9mm固定(1mmとび) ルート間隔:11~18mm固定(1mmとび) | 精度 | 長さ寸法の測定:±0.1mm |
| サイズ | 90×2×20mm(ブランクNo.1~4) | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 90g | 用途 | T継手、突き合わせ継手のルート間隔、すみ肉の足長、突き合わせ継手の余盛高さ測定に |
| 付属品 | ●PCケース ●ゲージx4 ●ボールチェーン | | |

ルート面、板厚測定が便利なスケール目盛を表示しています。

溶接後の各所測定に使用できます。

すきまゲージとしても利用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

