


品番：EA719K-53

品名：溶接ルート間隔限界ゲージ(ステンレス製)

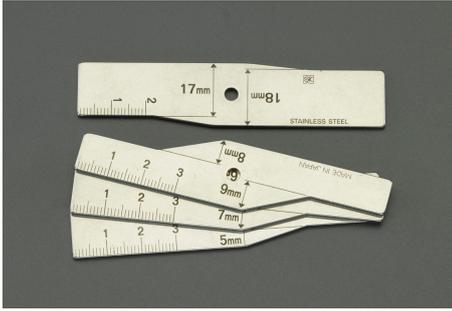

販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/14 18:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0764ページ		



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	WRL1118
測定範囲(サイズ)	本体直尺目盛:20mm 余盛高さ:2~9mm固定(1mmとび) すみ肉脚長:2~9mm固定(1mmとび) ルート間隔:11~18mm固定(1mmとび)	精度	長さ寸法の測定:±0.1mm
サイズ	90×2×20mm(ブランクNo.1~4)	材質	ステンレス
重量	90g	用途	T継手、突き合わせ継手のルート間隔、すみ肉の足長、突き合わせ継手の余盛高さ測定に
付属品	●PCケース ●ゲージx4 ●ボールチェーン		

ルート面、板厚測定が便利なスケール目盛を表示しています。

溶接後の各所測定に使用できます。

すきまゲージとしても利用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

