
 


品番 : EA719K-60

品名 : 21- 99 ガスケット溝幅測定限界ゲージ

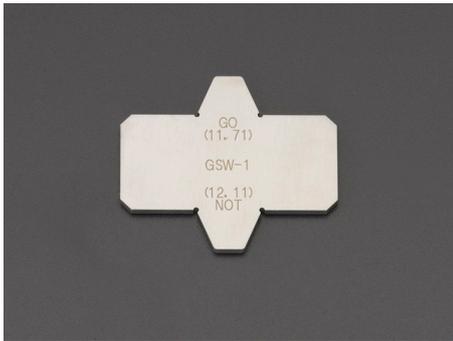

販売価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
カタログ価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 07:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	新潟精機	型番	GSW-1
適用リング番号	21、23、24、26、27、30、31、34、35、 37、39、41、44、45、49、53、57、61、 65、69、82、84、92、99	サイズ(mm)	A: 40 B: 35
フランジ溝幅	11.91mm	板厚	1.5mm
精度	フランジ溝幅の許容差: $\pm 0.20\text{mm}$ 角度の許容差: $\pm 0.5^\circ$	材質	ステンレス
用途	リングジョイントガスケットを取り付ける、フランジの溝幅の合否を判定する限界ゲージです。		
各種リング番号に対応しています。			
GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.