


品番 : EA719K-63

品名 : 42- 95 ガスケット溝幅測定限界ゲージ

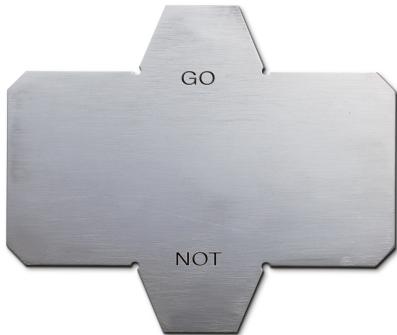

販売価格	4,410円(税抜) / 4,851円(税込)		
カタログ価格	4,410円(税抜) / 4,851円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 14:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	新潟精機	型番	GSW-4
適用リング番号	42、47、70、74、88、89、93、94、95	サイズ(mm)	A:60 B:50
フランジ溝幅	19.84mm	板厚	1.5mm
精度	フランジ溝幅の許容差:±0.20mm 角度の許容差:±0.5°	材質	ステンレス
用途	リングジョイントガスケットを取り付け る、フランジの溝幅の合否を判定する 限界ゲージです。		
各種リング番号に対応しています。			
GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.