
 


品番 : EA719K-64

品名 : 51- 98 ガスケット溝幅測定限界ゲージ

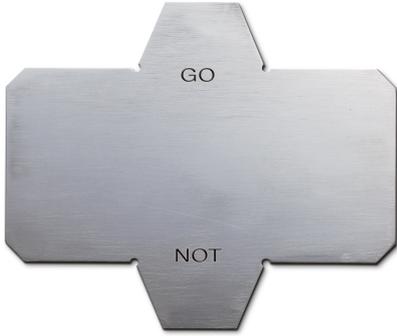

販売価格	5,180円(税抜) / 5,698円(税込)		
カタログ価格	5,180円(税抜) / 5,698円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/11 07:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	新潟精機	型番	GSW-5
適用リング番号	51、58、96、97、98	サイズ(mm)	A: 80 B: 60
フランジ溝幅	23.01mm	板厚	1.5mm
精度	フランジ溝幅の許容差: $\pm 0.20\text{mm}$ 角度の許容差: $\pm 0.5^\circ$	材質	ステンレス
用途	リングジョイントガスケットを取り付ける、フランジの溝幅の合否を判定する限界ゲージです。		
各種リング番号に対応しています。			
GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.