


品番：EA719K-76

品名：55-100 ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ

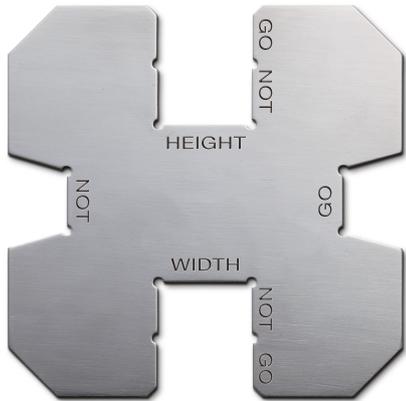

販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2024/06/02 15:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0780ページ		



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	GST-7
適用リング番号	55、67、71、100	サイズ(mm)	A:140 B:140
精度	ガスケット幅の許容差:±0.20mm ガスケット高さの許容差:±0.5mm	板厚(mm)	1.5
材質	ステンレス	重量	60g
用途	リングジョイントガスケットの幅、高さの合否を判定する限界ゲージです。		

GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。

リングジョイントガスケットの幅、高さ、平面部の幅(オクタゴナル形)の合否判定に。

オーバル形は幅のみ、オクタゴナル形は幅、高さ、平面部の幅の判定が可能です。

各種リング番号に対応しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.