


品番 : EA720FA-11

品名 : 0.81-2.01m 3倍尺(アルミ製)

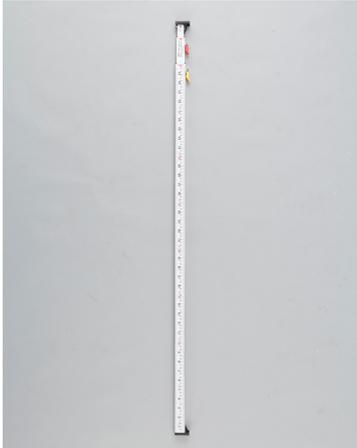

販売価格	5,740円(税抜) / 6,314円(税込)		
カタログ価格	5,740円(税抜) / 6,314円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/07 19:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0713ページ		



#### 仕様

メーカー	シンワ測定	型番	65191
最大	2017mm(6尺6寸6分相当)	最小	810mm(2尺6寸7分相当)
重量(kg)	0.53	サイズ	本体:47×23×810~2017mm 巾×厚さ:33×22mm 突き当て部:47×23mm
長さの許容差	2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm /m ※長さの許容差は温度20℃を基準としたものです。	材質	突き当て部:ABS樹脂 竿:アルミ ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂 ジョイント:ポリアセタール樹脂 外測用フック:ステンレス
用途	・天袋、池袋、回り縁のある所の内寸法取りに。		

ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。

外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。

3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。

突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。

大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。

伸縮が一方なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。

ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。

裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。

大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA720FA-22</p> <p><b>コメント</b> 仕様確認してください。</p>
---	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.