


品番：EA720Z-1A

品名：0.3 - 30m レーザー距離計

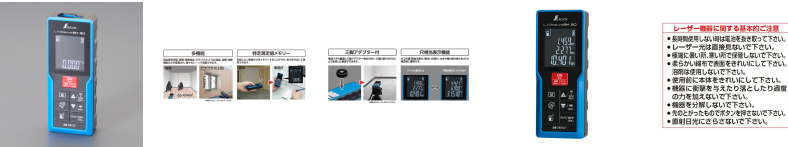

販売価格	8,430円(税抜)／9,273円(税込)		
カタログ価格	8,430円(税抜)／9,273円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 00:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	78157
最小表示単位	1mm	測定精度	±2.0mm
波長	620～690nm	出力	<1mW(クラスⅡ)
測定機能	距離、面積、容積、ピタゴラス機能、連続測定、オートパワーオフ、セルフタイマー、メモリー呼び出し、加算・減算	測定基準	本体先端、底部
電源	単4アルカリ電池×2本(付属) (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)	測定範囲	0.3～30m
精度	±2.0mm ※0.1～10m…±2.0mm 10m以上…±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m) 測定条件 ①照度3,000ルクス以下 ②反射率90%の白色ターゲット ③測定温度25℃	保管温度	-20～70℃
防塵・防水構造	IP54	サイズ	47(W)×26(D)×122(H)mm
三脚取付ネジ	1/4”(※三脚アダプター(付属品))	重量	120g
付属品	ストラップ	材質	本体:ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂
注意	付属電池はテスト電池ですので新しい		

	電池をご購入下さい。	
間柱や幅木、廻り縁の長さ測定などの大工作業時に便利な尺相当表示機能付です。		
明るい場所でも読み取りやすい大型黒液晶を採用しました。		
測定ボタンを押す際の手ブレを軽減するセルフタイマー機能付です。		
測定基準切替、面積・容積測定、ピタゴラス(2・3点)測定、加算・減算機能などが搭載され、様々なシーンで活躍できる、多機能タイプです。		
記録したい数値だけをメモリーすることができ、後で呼び出して使用できる特定測定値記録機能付です。		
連続して距離を測れる連続距離測定機能付です。		
電池フタの裏面に付属の三脚アダプターを貼り付け、三脚に取り付けることで安定した測定ができます。		
大工作業(間柱の長さ、筋交いの長さ、巾木や廻り縁の長さなど)の測定時に便利な尺相当表示機能付です。		
操作音のON・OFF切り替えが可能です。		
防塵・防水性能IP54で、水やホコリに強い設計です。		
PSC認証適合製品です。		

代替品

	品番	EA720Z-1B
	コメント	変更点:付属品・外観

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.