


品番 : EA720Z-1B

品名 : 0.3 - 30m レーザー距離計



販売価格	7,140円(税抜) / 7,854円(税込)		
カタログ価格	7,140円(税抜) / 7,854円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/15 07:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0721ページ		

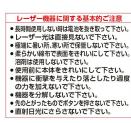

仕様

メーカー	シンワ測定	型番	78165
測定範囲	0.3~30m	最小表示単位	1mm
測定精度	±2.0mm(条件による)	波長	620~690nm
出力	<1mW(クラス II)	測定機能	距離、面積、容積、ピタゴラス機能、連続測定、オートパワーオフ、メモリー呼び出し、加算・減算
測定基準	本体先端、底部	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	47(W)×26(D)×122(H)mm	重量	120g
三脚ねじ径	1/4"(※三脚アダプターは付属しておりません)	付属品	ストラップ
使用温度	0~40°C	保管温度	-20~70°C
防塵・防水性能	IP54	材質	本体:ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂
オートパワーオフ	無操作状態で約3分	用途	建築現場や内装工事など様々な距離の測定に。

間柱や幅木、廻り縁の長さ測定などの大工作業時に便利な寸相当表示機能付です。

明るい場所でも読み取りやすい、黒地に白文字の液晶を採用しました。

ボタンを押した時に生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。

防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。

測定ボタンを押す際の手ブレを軽減するセルフタイマー機能付です。

測定基準切替、面積・容積測定、ピタゴラス(2・3点)測定、加算・減算機能などが搭載され、様々なシーンで活躍できる、多機能タイプです。

記録したい数値だけをメモリーすることができ、後で呼び出して使用できる特定測定値記録機能付です。

連続して距離を測れる連続距離測定機能付です。

操作音のON・OFF切り替えが可能です。

PSC認証適合製品です。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.