


品番：EA721K-45

品名：100mm ポケットレベル(スケール/マグ ネット付)

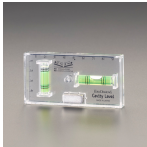

販売価格	1,460円(税抜)／1,606円(税込)			
カタログ価格	1,460円(税抜)／1,606円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/23 18:25現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	エビス	型番	ED-10CVM
サイズ(W×D×H)mm	100×12×50	重量(g)	45
材質	アクリル樹脂	感度	0.50mm/m＝0.0286°
精度	±2.50mm/m＝±0.4132°以内		
マグネット付			
4本線アクリル気泡管			
水平・垂直・直角測定可能			
スケール付(取引・証明外)			
全面が測定面としてご使用できます。			
直角定規としても使えます。			
透明で目盛付なので、透かして測れます。			
薄型・軽量で携帯に便利です。			
額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平水出しに便利です。			
樹脂製なので測定物に傷が付きにくい。			
エアコンプレート、液晶テレビの取付に最適。			

強力磁石内蔵で金属面に吸着します。

代替品



品番 EA721K-6

コメント メモリはついておりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.