



品番：EA722ZG-60

品名：60～ 75℃ 示温材(真空用サーモラベル/10枚)

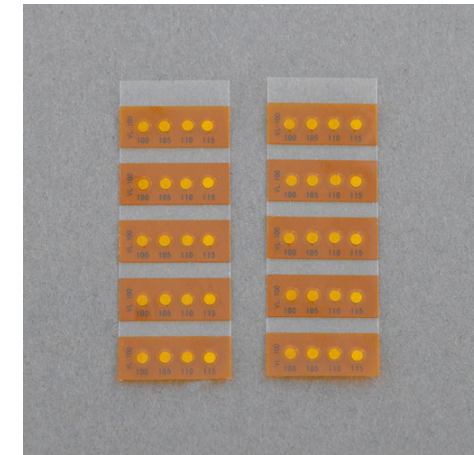

販売価格	5,800円(税抜)／ 6,380円(税込)		
カタログ価格	5,800円(税抜)／ 6,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/26 09:21現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	0803ページ		

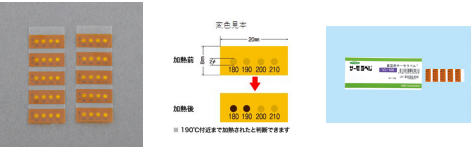

1Pa～常圧環境で使用するための真真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。

仕様

メーカー	日油技研工業	型番	VL-60
商品名	真空用サーモラベル	表示温度	60・65・70・75℃
変色前	淡黄	変色後	黒
変色精度	±2℃	サイズ	8×20mm
入数	10枚	材質	フィルム、示温インキ、紙、接着剤
用途	エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理	仕様	不可逆性
4点式			
1Pa～常圧下の温度が一目でわかります。			
減圧条件下でも変色温度±2℃～4℃で測定可能です。			
ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。			
本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。			
230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。			
ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルをはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.