


品番：EA722ZN-20

品名：200℃ 示温材(サーモクレヨン)

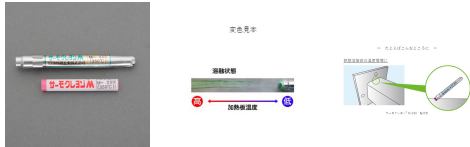

販売価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
カタログ価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/15 08:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0802ページ		



### 仕様

メーカー	日油技研工業	型番	M-200
商品名	サーモクレヨン	指示温度	200℃
色	うす赤	サイズ	φ10×75mm
材質	示温顔料、増白剤、樹脂	用途	<ul style="list-style-type: none"><li>・加熱した物体の温度管理に。</li><li>・鍛造の温度、金型の温度測定等に。</li><li>・焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理に。</li><li>・銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理に。</li><li>・鉄骨溶接時のパス間温度管理に。</li><li>・反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理に。</li><li>・プラントの配管等の発熱点検に。</li><li>・モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検に。</li><li>・煙突、かまど付近の温度管理に。</li><li>・金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理に。</li></ul>
仕様	不可逆性		

温度変色なし

携帯しやすいクレヨン型示温材

加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。

すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。
着色していますので、温度品種の識別が容易です。
ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。
※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。
※指示温度に達していない場合は、溶けません。
本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.