


品番：EA722ZY-3

品名：紫外線検知材 (高感度/100枚)

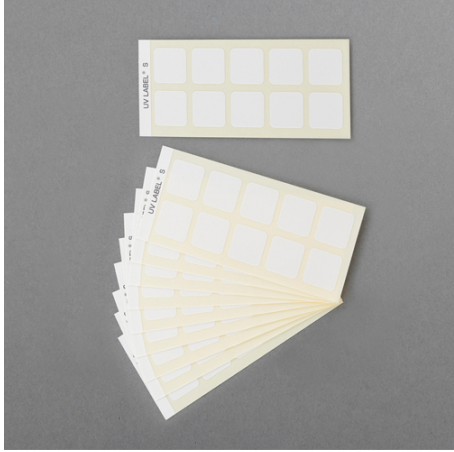

販売価格	6,100円(税抜) / 6,710円(税込)		
カタログ価格	6,100円(税抜) / 6,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 14:05現在)		
商品入数	100	販売単位	箱
カタログページ	0802ページ		



光源	照射量 (mJ/cm ²)	色相 (CIE#)
EA722ZY-4 メタルハライドランプ	1048	紫
EA722ZY-3 メタルハライドランプ	3339	赤
EA722ZY-2 メタルハライドランプ	5008	黄
EA722ZY-1 太陽	120480	白



色相	色相	色相
S	H	M
EA722ZY-4	EA722ZY-3	EA722ZY-2
紫	赤	黄
L		
EA722ZY-1		
白		

UV-C	UV-B	UV-A	可視光
紫	紫	紫	紫
紫	紫	紫	紫
紫	紫	紫	紫
紫	紫	紫	紫

仕様

メーカー	日油技研工業	型番	UVラベルH
商品名	UVラベル	変色感度	高感度
サイズ	18×18mm	材質	UVインキ、紙、接着剤
入数	100枚	用途	・UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定。 ・UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理。 ・ガンマ線、電子線照射確認(S、H)
仕様	不可逆性		

紫外線を受けると無色から有色へ変色、紫外線照射を色の変化で確認できます。

変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。

裏面に貼付剤付きですので、さまざま箇所へ簡単に貼付することができます。

注意:

- 照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。
- 室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。
- 直接肌に貼らないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

