


品番：EA723A-29

品名：29mmx 65N.m フレアナット用トルクレンチ

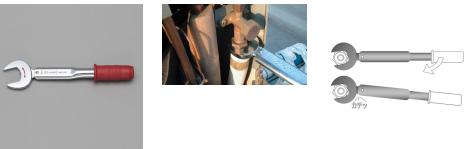

販売価格	9,170円(税抜)／10,087円(税込)		
カタログ価格	9,170円(税抜)／10,087円(税込)		
在庫数	最新在庫: 48 (2026/04/01 14:59現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0016ページ		



握りやすいゴムクリップ

仕様

精度	±3%以内	全長	280mm
口径	29mm	トルク	65N・m
適合フレアナット	5/8” (φ 15.88mm)	重量	570g
エアコン、冷凍機用			
フレアナット用			
新冷媒(R410A)用			
＜使用方法＞ 1.グリップ中央部を握り、先端中央にも手を添えて、手をこねないように静かに動かして下さい。そうすれば、表示トルクが掛かると、「クリック感」を感じ、根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。 2.反動をつけたり、手首をこねては「クリック感」や「音」を見逃す場合があります。動きを止められない為に、過大トルクの原因になりますので、ご注意ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.