


品番：EA723HP-3A

品名：20- 100N.m/1/2"DR トルクレンチ(ラチェット式)

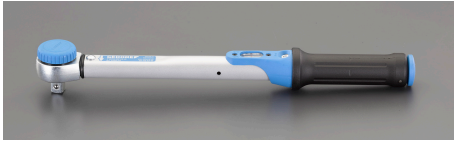

販売価格	29,600円(税抜)／ 32,560円(税込)		
カタログ価格	29,600円(税抜)／32,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/16 01:13現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



＜トルクレンチの選別＞
・デジタル型
表示する値をあらかじめセットし、トルク値に達した時、音や振動でわかるようにして警告ランプを点灯して設定トルクを受えます。設定値をメモに記入する時に便利です。
・ダイヤル型
トルク値をダイヤルのメモリで読むようにしたものです。置き換え式で調整が容易で、高い精度によるトルク値の計測にも使われます。
・ブリレット型
トルク設定は穴あけしピンで調整し、トルクレンチ本体で設定値を確認してから使えます。金型やナット等を調整作業に利用しています。



インチ・ミリ換算表	
1/2" - 6.35mm	3/4" - 19.05mm
1/2" - 12.7mm	3/4" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます

仕様

差込角	1/2"	トルク範囲	20～100N・m
最小目盛	5N・m	全長	395mm
重量	900g	精度	±4%
差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。			
締め付け不足、締め付け過ぎのリスクを軽減します。トルクが設定値に達すると、クリック音で感じることができます。			
高品質で堅牢な設計と構造で長寿命			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.