


品番：EA723JA-200

品名：40-200N・m [デジタル]トルクレンチ(モンキーレンチ型)

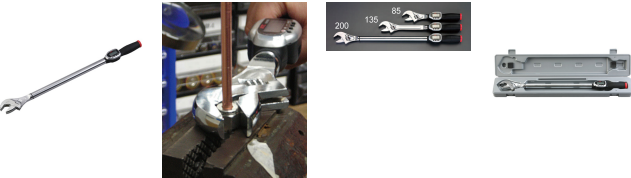

販売価格	47,800円(税抜)／ 52,580円(税込)		
カタログ価格	47,800円(税抜)／52,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/06/20 00:10現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0017ページ0508ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GEK200-W36
商品名	デジラチェ	口径	10～36mm
トルク範囲(N・m)	40～200	最小目盛(N・m)	0.2
全長(mm)	581.2	重量	990g
精度	±3%(測定方向は下あご方向のみ、締付対象の形状は六角のみ精度保証)	電源	リチウム電池(CR2354×1)(付属)
適合パイプ	1/4”～5/8”		
新旧冷媒対応			
内蔵のパワーセンサーによって作業姿勢を選ばずに高精度なトルク測定を実現			
目標トルク(プリセット値)を5件まで登録可能。			
トルク単位換算機能付			
締付トルクを光と音でチェック			
検査成績表付き			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.