


品番：EA723JK-21

品名：2- 10N・m(1/4"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式)

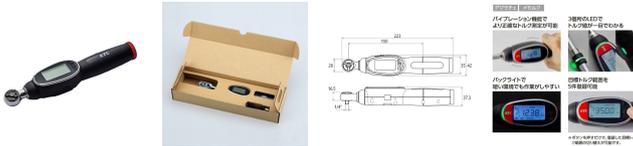

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 50,300円(税抜) / 55,330円(税込) | | |
| カタログ価格 | 50,300円(税抜) / 55,330円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/05/05 04:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0508ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------------|-------|--------------------------------------|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | GEW010-R2 |
| 差込角 | 6.3sq(1/4") | トルク範囲 | 2~10N・m |
| 最小目盛 | 0.01N・m | 測定精度 | ±4% |
| ギア数 | 72歯 | 測定方向 | 右ねじ、左ねじ |
| 使用環境温度 | 0~40℃ | 電源 | リチウムイオン電池 (DC3.7V / 2600mAh) |
| 充電時間 | 約3時間 | 全長 | 223mm |
| グリップ径 | 35mm | 有効長 | 150mm |
| 重量 | 323g | 付属品 | バッテリー USBケーブル クリックガイド 校正証明書 |

設定トルク範囲に達すると、光と音に加え、振動でも設定トルク値に達したことを伝えるので、より正確なトルク測定が可能になります。

3か所のLEDで、登録した目標トルク範囲に対し、今のトルク値の状態がわかります。

暗い作業環境でもバックライトがディスプレイを明るく照らし、トルク値の読み取りが容易にできます。

目標トルク範囲を5件登録可能でボタンを押すだけで、あらかじめ登録した目標トルク範囲の切り替えができます。

トルク測定値を数値で確認、トルク値の状態を光と音でお知らせ

パワーセンサー搭載固定グリップで作業姿勢や熟練度にかかわらず、精度の高い測定が可能。

国際基準(ISO)をクリアする本格派トルク測定機能を搭載。

ボタンを押すだけで本体メモリにトルク測定値が保存、モードの変更で自動保存も可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.