


品番：EA723JK-25

品名：10- 50N・m(3/8"DR) トルクレンチ(デジ タル/充電式

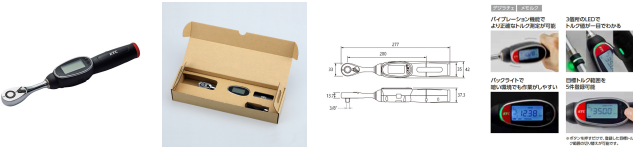

販売価格	48,600円(税抜)／ 53,460円(税込)		
カタログ価格	48,600円(税抜)／53,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/11/06 00:13現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0508ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GEW050-R3
差込角	9.5sq(3/8")	トルク範囲	10～50N・m
最小目盛	0.01N・m	測定精度	±3%
ギア数	36歯	測定方向	右ねじ、左ねじ
使用環境温度	0～40℃	電源	リチウムイオン電池 (2.6Ah×1) (付属)
充電時間	約3時間	全長	277mm
グリップ径	35mm	有効長	200mm
重量	427g	付属品	バッテリー USBケーブル クリックガイド 校正証明書

設定トルク範囲に達すると、光と音に加え、振動でも設定トルク値に達したことを伝えるので、より正確なトルク測定が可能になります。
3か所のLEDで、登録した目標トルク範囲に対し、今のトルク値の状態がわかります。
暗い作業環境でもバックライトがディスプレイを明るく照らし、トルク値の読み取りが容易にできます。
目標トルク範囲を5件登録可能でボタンを押すだけで、あらかじめ登録した目標トルク範囲の切り替えができます。
トルク測定値を数値で確認、トルク値の状態を光と音でお知らせ

測定結果を200件保存可能です。
パワーセンサー搭載固定グリップで作業姿勢や熟練度にかかわらず、精度の高い測定が可能。
国際基準(ISO)をクリアする本格派トルク測定機能を搭載。
ボタンを押すだけで本体メモリにトルク測定値が保存、モードの変更で自動保存も可能です。
ユニオン機構
データはUSB通信ポートからPCに出力できます。 ※出力には専用アプリが必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.