


品番：EA723KT-3.5

品名：M3.5/1.1N・m トルクアダプター(電気工事用)

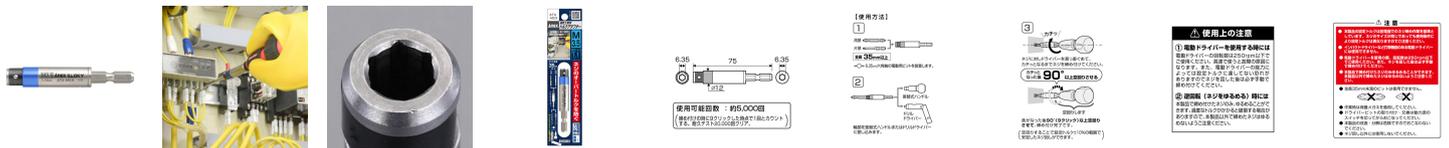

販売価格	3,190円(税抜) / 3,509円(税込)		
カタログ価格	3,190円(税抜) / 3,509円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/20 01:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0501ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ATA-M3.5
用途	配線のネジ締めトルク管理に	適合ねじサイズ	M3.5
トルク範囲	1.1N・m	全長	75mm
六角シャンク	1/4"	精度	±10%
差込六角対辺	1/4"	軸径	φ12mm
使用可能回数	約5,000回	材質	炭素鋼・ピアノ線・アルミ合金・ネオジウム磁石
重量	42g		

設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。(ネジ、母材を痛めない)

配電盤のネジ締め、トルク管理に最適

電動ドライバードリル(7.2V以下)や差替式ドライバーハンドルと組み合わせてトルクドライバーとして使用できます。

配電盤に多く使用されているM3ねじに対応したトルクアダプター

RoHS2適合品

※インパクトドライバーには使用できません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.