


品番：EA723KT-5

品名：M5/2.6N.m トルクアダプター(電気工専用)

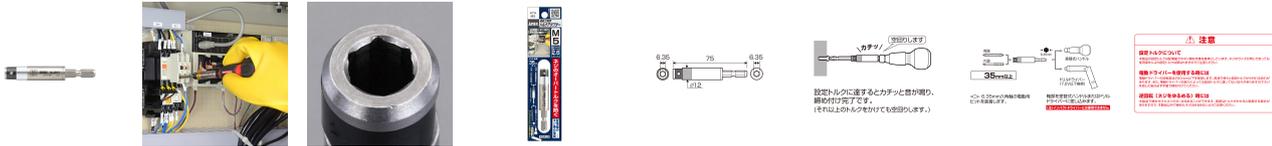

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,190円(税抜) / 3,509円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,190円(税抜) / 3,509円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/05/20 00:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0501ページ                      |      |   |



仕様

|        |                 |         |                        |
|--------|-----------------|---------|------------------------|
| メーカー   | アネックスツール (Anex) | 型番      | ATA-M5                 |
| 用途     | 配線のネジ締めトルク管理に   | 適合ねじサイズ | M5                     |
| トルク範囲  | 2.6N・m          | 全長      | 75mm                   |
| 六角シャンク | 1/4"            | 精度      | ±10%                   |
| 差込六角対辺 | 1/4"            | 軸径      | φ12mm                  |
| 使用可能回数 | 約5,000回         | 材質      | 炭素鋼・ピアノ線・アルミ合金・ネオジウム磁石 |
| 重量     | 42g             |         |                        |

設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。(ネジ、母材を痛めない)

配電盤のネジ締め、トルク管理に最適

電動ドライバードリル(7.2V以下)や差替式ドライバーハンドルと組み合わせてトルクドライバーとして使用できます。

配電盤に多く使用されているM3ねじに対応したトルクアダプター

RoHS2適合品

※インパクトドライバーには使用できません

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.