


品番：EA723MF-9

品名：17-38mm/25-115N・m アジャスタブル・トルクレンチ



販売価格	41,400円(税抜) / 45,540円(税込)		
カタログ価格	41,400円(税抜) / 45,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/29 16:21現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0017ページ0499ページ		

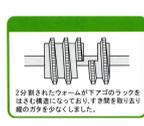

### 仕様

メーカー	TONE	型番	TMWM115
精度	±4%	対辺(mm)	17~38
トルク範囲(N・m)	25~115	最小目盛(N・m)	1
全長(mm)	420		
R410A対応			
設定値がひと目でわかる数字表示			
口幅はモンキ形なので、さまざまなサイズに対応!			
2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を取り去り縦のガタを少なくしました。			
校正証明書付			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.