
 


品番：EA723MG-61

品名：100-500N・m(3/4"DR) [デジタル]トルクレンチ

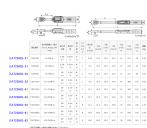

販売価格	111,700円(税抜) / 122,870円(税込)		
カタログ価格	111,700円(税抜) / 122,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 15:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



### 仕様

メーカー	TONE	型番	T6DT500H
差込角	3/4"	トルク範囲(N・m)	100~500
最小目盛(N・m)	5.0	全長(mm)	945
重量	3.00kg	精度	±3.5%
電源	単3電池×2本(別売)		
最大250件のデータを保存できます。			
設定トルクに達するとLED点灯とブザー音でお知らせします。			
左右両方向測定			
CSVファイルでパソコンへデータ転送できます。			
付属品	校正証明書、通信用CD、USB転送ケーブル		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.