
 


品番 : EA723ND-6

品名 : 1 - 6N·m(1/4"DR) [チエット式]トルクレンチ

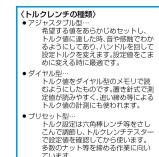

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 20,500円(税抜)／22,550円(税込) | | |
| カタログ価格 | 20,500円(税抜)／22,550円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/12/16 12:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0509ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|--------|---------|--------|
| メーカー | TONE | 型番 | T2MN6 |
| 差込角 | 1/4" | トルク範囲 | 1~6N·m |
| 最小目盛 | 0.1N·m | 精度 | ±3% |
| トルク負荷方向 | 右回転 | ハンドルカラー | 黒 |
| 全長 | 222mm | 重量 | 260g |
| 設定値がひと目でわかる数字表示 | | | |
| 設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 | | | |
| 校正証明書付き | | | |
| ケース付き | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.