


品番：EA723NF-9

品名：40 -200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ

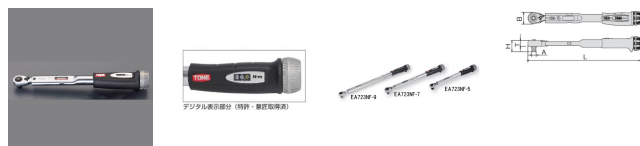

販売価格	30,700円(税抜) / 33,770円(税込)		
カタログ価格	30,700円(税抜) / 33,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



#### 仕様

メーカー	TONE	型番	T4MN200CH-QL
差込角	1/2"	精度	±3%
トルク範囲(N・m)	40~200	最小目盛(N・m)	2.0
全長(mm)	520	重量(g)	1350
サイズ(mm)	B:32 H:34.4 T:15.5	最大トルク時の手力(N)	474
適応ボルト	普通:M14~M16 高力:M12	付属品	校正証明書 取扱説明書
校正証明書付			
コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。			
収納ケース無し			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.