


品番 : EA723PB-20

品名 : 10-50cNm [ESD]トルクドライバ-(3.5mmHex軸用)

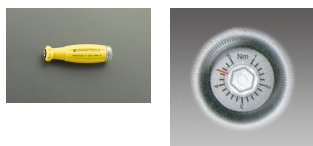

販売価格	25,900円(税抜) / 28,490円(税込)		
カタログ価格	25,900円(税抜) / 28,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/12 10:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0503ページ		



仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB8316.A10-50cNmESD
精度	±6%	トルク範囲	0.1~0.5N・m
全長	124mm	重量(g)	56
適合ビット	両頭タイプ		
導電性グリップの為、静電気を逃がします。			
低トルク値対応タイプ			
視認しやすいアナログ目盛			
ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。			
※適合するビットは、下記その他関連をご参照ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.