


品番：EA723PB-31

品名：0.1-0.5Nm/0.2Nm トルクドライバ（7°リセット型）

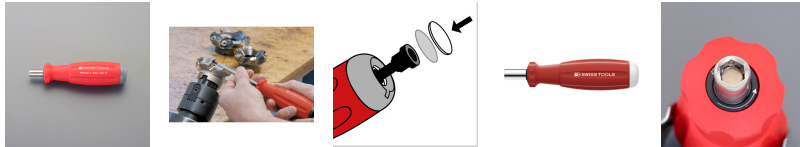

販売価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/03 18:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0502ページ		



仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB8313.M20cNm
初期設定トルク(N・m)	0.2	トルク範囲(N・m)	0.1~0.5
全長(mm)	125	精度	±6%
重量(g)	71		

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)

トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。

初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。

ビットはマグネットで保持します。

トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。

作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。

スローアウェイ式のチップ交換に。

樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。

その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.