


品番：EA723PB-35

品名：1.0-5.0Nm/3.0Nm トルクドライバ（7°リセット型）

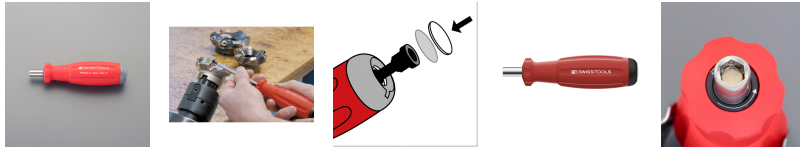

販売価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 18:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0502ページ		



#### 仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB8314.M3.0Nm
初期設定トルク(N・m)	3	トルク範囲(N・m)	1.0~5.0
全長(mm)	141	精度	±6%
重量(g)	116		

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)

トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。

初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。

ビットはマグネットで保持します。

トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。

作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。

スローアウェイ式のチップ交換に。

樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。

その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.