


品番 : EA723PB-38

品名 : 3.2-16.0Nm/10.0Nm トルクドライバ-(フリセット型)

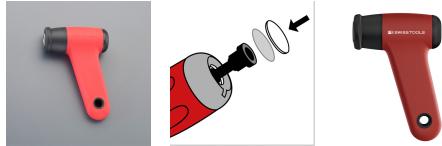

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 17,800円(税抜)／19,580円(税込) | | |
| カタログ価格 | 17,800円(税抜)／19,580円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/16 00:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8324.A10Nm |
| 初期設定トルク(N·m) | 10.0 | トルク範囲(N·m) | 3.2～16.0 |
| 全長(mm) | 88 | 精度 | ±6% |
| 重量(g) | 194 | | |

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)

トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。

初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。

トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。

作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。

コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。

代替品

| | |
|--|--------------------------------------|
| | 品番 EA723PB-14A コメント トルク値を任意で変更可能。 |
|--|--------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.