


品番 : EA723S-43

品名 : 25-130N·m トルクレンチ(アジャスター付/プリセット型兼用)



販売価格	97,000円(税抜)／106,700円(税込)		
カタログ価格	97,000円(税抜)／106,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/18 19:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		

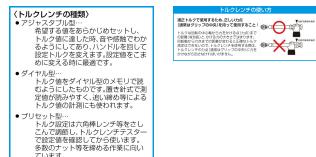

## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730FIX/12
全長	421mm	精度	±3%
トルク範囲	25~130N·m	最小目盛	0.5N·m
重量(g)	1128	付属品	いじり止めヘクスローブねじ、目隠し用シール
ヘッド差込角	14×18mm		

多目的に使えるヘッド  
交換式

設定値がひと目で分かる数字表示

●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.