
品番: EA723VA-101

品名: 2.5- 25N.m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)

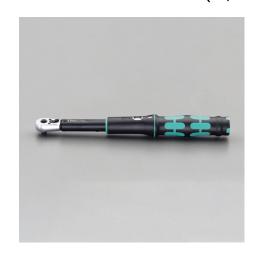

販売価格	34,600円 (税抜)/ 38,060円(税込)				
カタログ価 格	34,600円(税抜)/38,060円(税込)				
在庫数	最新在庫: 7 (2025/10/17 07:38現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0505ページ				











設定されたトルク値に達すると、クリック音とともに振動が手に届くため、クリック音が聞きづらい環境でも締め付け完了を判断できます

仕様

メーカー	Wera	型番	343960
商品名	A5	差込角	1/4¥"
トルク範囲(N·m)	2.5~25	最小目盛(N·m)	0.10
全長(mm)	290	重量(g)	380
精度	±4%		

ラチェット部は左右切替式

測定方向は右方向(時計回り)のみです。

片手で操作できるクイックアジャスタブル構造。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.