


品番 : EA723VA-123

品名 : 40-200N.m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチエット式)

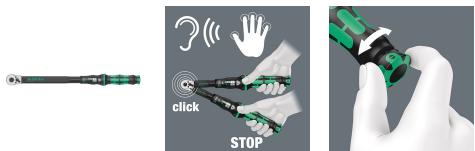

販売価格	43,900円(税抜)／48,290円(税込)		
カタログ価格	43,900円(税抜)／48,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/02/02 19:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0495ページ		



設定されたトルク値に達すると、クリック音とともに振動が手に届くため、クリック音が聞きづらい環境でも締め付け完了を判断できます

#### 仕様

メーカー	Wera	型番	343966
商品名	C3	差込角	1/2"
トルク範囲(N·m)	40~200	最小目盛(N·m)	1
全長(mm)	510	重量(g)	1457
精度±3%			
ラチエット部は左右切替式			
測定方向は右方向(時計回り)のみです			
利便性の高いラチエット式			

#### 代替品

	品番 EA723TA-4 コメント 全長:500mm、重量:1200g
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

